



### Kompaktleuchte

#### Schlanker – Schneller – Heller

- Schlanker: Ca. 50 % geringere Höhe und Tiefe und somit ca. 75 % weniger Volumen als herkömmliche Leuchten.
- Schneller: Universelle Schnellbefestigung über Clips, Schrauben oder haftstarke Magnete (optional). Einfach seitlich oder rückseitig einschieben, Leuchte montieren – fertig!
- Heller: Bis zu 75 % höhere Lichtausbeute der Leuchtmittel bei gleicher Leistung senkt die Energiekosten.
- Türpositionsschalter-Anschluss über 2-poligen Steckverbinder möglich.
- Kabelführung auf der Leuchten-Rückseite ermöglicht Umlenkung, z. B. bei vertikaler Montage im TS 8.

#### Material:

Gehäuse:  
PC-ABS (halogenfrei)  
Leuchtmittelabdeckung:  
Polycarbonat (halogenfrei)

#### Farbe:

Ähnlich RAL 7035

#### Schutzart:

IP 20

#### Lieferumfang:

Kompaktleuchte mit Clip- und Schraub-Befestigungssätzen inkl. Befestigungsmaterial.

#### + Zubehör:


Befestigungssatz Magnet, siehe unten.

Türpositionsschalter mit Anschlussleitung, siehe unten.

| Best.-Nr. SZ                                                       | 4140.010                                         | 4140.020                            | 4140.110       | 4140.120       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Nennspannung                                                       | 100 – 240 V AC ±10 % bei 50 – 60 Hz              |                                     | 24 V DC ±10 %  |                |
| Leistung Watt                                                      | 8                                                | 14                                  | 8              | 14             |
| Schutzklasse                                                       | II (schutzisoliert)                              |                                     |                |                |
| Breite (B1) mm                                                     | 455                                              | 705                                 | 455            | 705            |
| Befestigungsabstand (B2) mm<br>Clip/Magnet                         | 400                                              | 650                                 | 400            | 650            |
| Befestigungsabstand (B3) mm                                        | 475                                              | 725                                 | 475            | 725            |
| Anschlussleitung                                                   | 3 m (offenes Ende)                               |                                     |                |                |
| Mantelfarbe                                                        | gelb                                             |                                     |                |                |
| Nennstrom (A)<br>– bei 230 V AC<br>– bei 110 V AC<br>– bei 24 V DC | 0,045 – 0,088<br>0,083 – 0,149<br>–              | 0,073 – 0,127<br>0,149 – 0,216<br>– | –<br>–<br>0,35 | –<br>–<br>0,57 |
| Leuchtmittel                                                       | Leuchtstofflampe T5                              |                                     |                |                |
| Betriebsgerät                                                      | Weitspannungs-EVG                                |                                     | EVG            |                |
| Schalter                                                           | integriert, Ein/Aus/Türpositionsschalter-Betrieb |                                     |                |                |
| Leuchtmittelabdeckung                                              | transparent, innen gerillt                       |                                     |                |                |
| ENEC 24                                                            | ■                                                | ■                                   | –              | –              |



**A** Seitliche Befestigung

**B** Rückseitige Befestigung

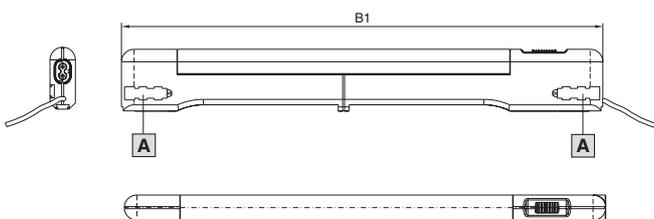

Clip-/Magnet-  
befestigung

  Schraub-  
befestigung



### Befestigungssatz Magnet

Für einen sicheren Halt an allen Stahlblechflächen.

| VE    | Best.-Nr. SZ |
|-------|--------------|
| 2 St. | 4140.000     |



### Türpositionsschalter

mit Anschlussleitung

Farbe:  
Gelb

| Länge mm | VE    | Best.-Nr. SZ |
|----------|-------|--------------|
| 600      | 1 St. | 4315.700     |

