



Erdungsbänder

Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbindung mit einwandfreier Kontaktgabe:

- mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben
- in der Länge optimiert und montagefertig.

Gehäuse	Anschlussmöglichkeit		
	Tür/Deckel	Gehäuse	Montageplatte
KL	M6	M6	M8
EB/BG/ IN 1510.280	M6	M6/M8 ¹⁾	-
AE/ IN 1076.290	M6	M6 ²⁾ /M8	M8
KE/KEL	M8	M8	M8
AP/CM/TP	M6	M8	M8
ES/TS	M8	M8	M8
PC	M8	M8	-

¹⁾ M8 bei BG 1050.900

²⁾ M6 bei AE 1032.XXX/AE 1035.XXX

Anschluss	Querschnitt mm ²	Länge mm	VE	Best.-Nr. SZ
M8 – M8	4	170	5 St.	2564.000
M6 – M8	4	170	5 St.	2564.010
M6 – M6	4	170	5 St.	2564.020
M8 – M8	16	170	5 St.	2565.000
M8 – M8	25	170	5 St.	2566.000
M6 – M6	10	200	5 St.	2565.100
M8 – M8	4	300	5 St.	2567.000
M6 – M8	10	300	5 St.	2565.110
M8 – M8	10	300	5 St.	2565.120
M8 – M8	16	300	5 St.	2568.000
M8 – M8	25	300	5 St.	2569.000



Flachband-Erder

Kupfer verzinkt, in verschiedenen Längen und Querschnitten mit aufgedrüssten Kontakthülsen. Flachband-Erder wirken dem Stromverdrängungseffekt bei hohen Frequenzen entgegen und bieten gleichzeitig hochflexible Anschlussmöglichkeiten.

Für	Querschnitt mm ²	Länge mm	VE	Best.-Nr. SZ
M6	10	200	10 St.	2412.210
M8	16	200	10 St.	2412.216
M8	25	200	10 St.	2412.225
M6	10	300	10 St.	2412.310
M8	16	300	10 St.	2412.316
M8	25	300	10 St.	2412.325



Befestigungsmaterial

Für die Befestigung der Erdungsbänder und Flachband-Erder an:

- Horizontalen TS Schrankprofilen
- PS Schienensystemen
- ES Systemlochung

Größe	VE	Best.-Nr. SZ
M6	10 Satz	2570.000
M8	10 Satz	2559.000

! **Zusätzlich wird benötigt:**


Für die Montage am horizontalen TS Schrankprofil: Käfigmutter, siehe Seite 1010.



Kontaktscheiben

Die gezahnten Kontaktscheiben ermöglichen den sicheren Schutzleiteranschluss. Das manuelle Entfernen von Farbe im Anschlussbereich kann dadurch entfallen.

Größe	VE	Best.-Nr. SZ
M5	100 St.	2343.000
M6	100 St.	2334.000
M8	100 St.	2335.000

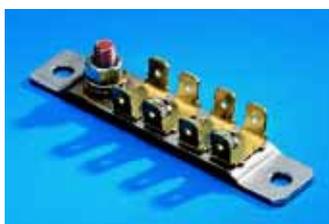

Erdungsplatte

Zum Einbau in:

- Comfort-Panel
- VIP 6000
- Optipanel
- TS
- ES

Ein Erdungskabel kann am Gewindebolzen angeschraubt und über Flachstecker 6,3 mm auf bis zu acht Stellen verteilt werden.

VE	Best.-Nr. SZ
1 St.	2570.500

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.