



## Signalsäulen, LED-Kompakt

### Vorteile:


- anschlussfertige Komplettlösung
- geringe Bauhöhe
- extrem hohe Lebensdauer der LEDs (mind. 70.000 h) – daher wartungsfrei
- geringer Montageaufwand und Lagerkosten

### Technische Daten:

Betriebsspannung: 24 V AC/DC  
 Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen  
 Leuchtmittel: LED  
 Abstrahlwinkel: 3 x 120°  
 Betriebstemperatur: -20 bis +70°C  
 Blinkfunktion: über SPS steuerbar  
 Kabeleinführung: Metrische Verschraubung M12 x 1,5 für Kabeldurchmesser 3,0 – 6,5 mm


### Schutzart:

IP 65 nach EN 60 529

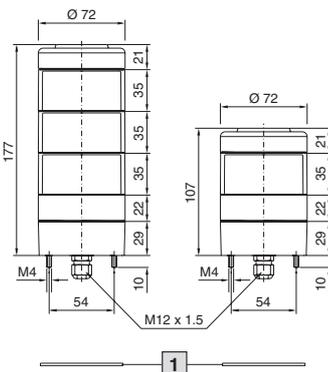

**1** Dichtung

 Montageausschnitt




### Bestellbeispiel/LED-kompakt, konfigurierbar

(von oben nach unten):  
 Signalsäule 2-stufig, Akustik-  
 element, rot Dauerlicht, grün  
 Blinklicht, Schraubbefestigung

Position	1	2	3	4	5	6
Kennziffer	1	1D	2B	0	0	1

 Anschlussbild SG 2372.100/.130/.140



- GND - 0 V (Ground)  
 A - +24 V DC (Akustik, sofern im Lieferumfang)  
 L1 - L4 - +24 V DC (LED-Lichtstufen, von unten nach oben, nicht benötigte Kontakte bleiben frei)



Ausführung	VE	H mm	Best.-Nr. SG	
			nicht konfigurierbar	konfigurierbar
3-stufig, rot, gelb, grün	1 St.	177	<b>2372.100</b>	-
1-stufig, rot	1 St.	107	<b>2372.130</b>	-
1-stufig, gelb	1 St.	107	<b>2372.140</b>	-
nach Vorgabe	1 St.	-	-	<b>2372.109<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> Bitte zusätzlich Ausführungskennziffer angeben.  
 Mindestbestellmenge 10 Stück. Lieferzeit auf Anfrage.

### ! Zusätzlich wird benötigt:

 Für Wandmontage:  
 Winkel für Wandmontage, siehe Seite 1128.  
 Für Rohrmontage/Tragarmsysteme:  
 Anschlussadapter, siehe Seite 1125.  
 Weitere Montage-Elemente, siehe Seite 1129.

Anschlussbild SG 2372.109

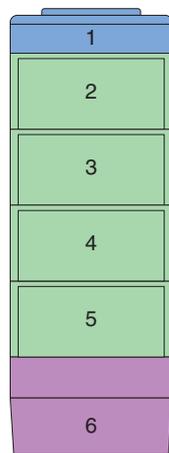

Beschreibung	Ausführung	Kennziffer <sup>1)</sup>
Akustikelement im Deckel, bis 90 dB regelbar, Intervall bzw. Dauerton umschaltbar	ohne Akustikelement	0
	mit Akustikelement	1
LED-Lichtstufen (max. 4 Stück)	entfällt	0
	rot Dauerlicht	1D
	rot Blinklicht	1B
	grün Dauerlicht	2D
	grün Blinklicht	2B
	gelb Dauerlicht	3D
	gelb Blinklicht	3B
	klar Dauerlicht	4D
	klar Blinklicht	4B
	blau Dauerlicht	5D
blau Blinklicht	5B	
Anschlusselement	Schraubbefestigung (Kabelzuführung unten)	1
	Magnetbefestigung (Kabelzuführung seitlich)	2

Signalsäulen


## Anschlussadapter

### für Signalsäule, LED-Kompakt

Zur Rohrmontage und Montage an Tragarmsystemen.

**Material:**  
Kunststoff


**Farbe:**  
Schwarz

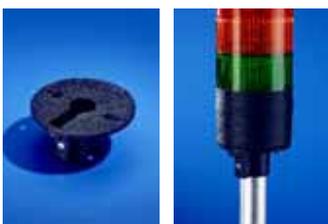

VE	Best.-Nr. SG
1 St.	<b>2372.120</b>

### + Zubehör:

Montage-Elemente für Rohrmontage,  
 siehe Seite 1129.  
 Montage-Elemente für Tragarmsysteme,  
 siehe Seite 1129.

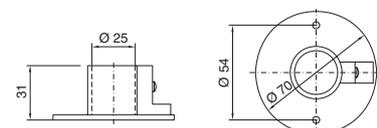

B

7.10