



Schublade für Tastatur und Mouse

mit Ablage für Mousepad

Einbaubar in:


- VIP 6000 Bediengehäuse¹⁾ (Einbautiefe 4, 6 oder 8, siehe Seite 217, 3.1)
- alle ausreichend großen Flächen (z. B. Tür, Seitenwand).

Geeignet für die Aufnahme von

- Tastaturen bis max. 460 x 42 x 170 mm.
- Standard Mouse und -pad.

Ausführung:

- Schublade und Gehäuse
 - mit seitlich ausziehbarer Ablage für Mousepad und Wanne
- Frontplatte
 - mit 3 mm Doppelbart-Verschluss-Einsatz
 - umklappbar als Handballenauflage.

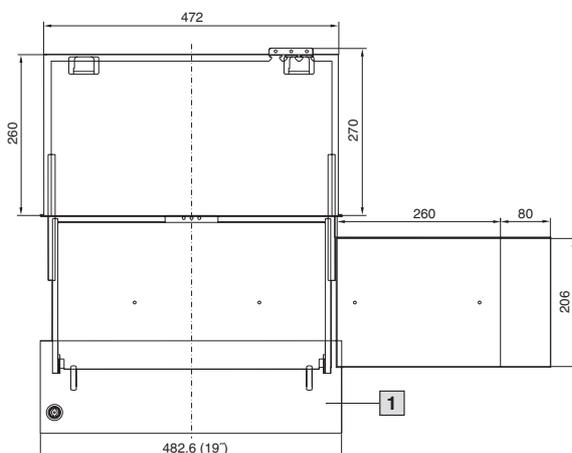

1 Frontblende

Breite mm	Höhe	Tiefe mm	Best.-Nr. CP
482,6 (19")	3,5 HE	261	6003.000

Material:

Schublade und Gehäuse: Stahlblech
Frontplatte: Aluminium, natur eloxiert

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial für den Einbau in VIP 6000 Bediengehäuse.


! Zusätzlich wird benötigt:

¹⁾ Zur Unterteilung der Bedienfront ist ein Trennsteg (siehe Seite 218, Ausführung 3.2) notwendig. Gleichzeitig muss der Abschlusskeder (siehe Seite 219, Ausführung 3.4) ausgewählt werden.

+ Zubehör:

Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz austauschbar gegen Verschluss-Einsatz 27 mm, Ausführung A, siehe Seite 956.

Montageausschnitt für Einbau in Flächen

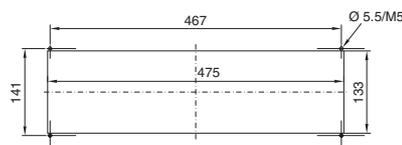

Tastaturschublade 1 HE

für 482,6 mm (19")-Befestigungsebene

Die Platz sparende Tastaturschublade wird an der vorderen und hinteren 482,6 mm (19")-Befestigungsebene verschraubt.

Der Einbauabstand ist im Bereich von 460 – 800 mm stufenlos einstellbar.

Sie ist voll auszugsfähig, abschließbar, mit Zugentlastung und scharniertem Kabelträger. Die Schublade ist geeignet zur Aufnahme von 482,6 mm (19")-Tastaturen.

Innenabmessungen:

B x H x T ca. 420 x 40 x 220 mm

Material:

Stahlblech

Farbe:

RAL 7035

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial, ohne Tastatur.

Hinweis:

Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE, siehe Seite 840.



Ebenenabstand mm	Best.-Nr. DK
460 – 800	7281.200

+ Zubehör:

19"-Langhub-Tastatur mit Nummernblock und Touchpad, Anschlusskabel (ca. 1,15 m) und PS/2-Stecker, Farbe RAL 7035.

B x H x T mm	Tastaturlayout	Best.-Nr. DK
415 x 37 x 193	deutsch	9004.400
	US-englisch	9004.402
	französisch	9004.403
	spanisch	9004.404
	finnisch	9004.406
	schwedisch	9004.407