


Dach/Wandbefestigung


Wandbefestigung

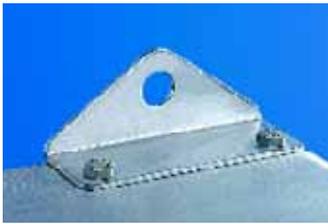

Wandbefestigungswinkel

Für Kompakt-Schaltschränke (zusätzliche Bohrungen im Gehäuse erforderlich).

Material	Farbe	VE	Best.-Nr. SZ
Stahlblech	RAL 7035	1 St.	2505.500
	RAL 7032	1 St.	2505.200
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)	-	1 St.	2583.000

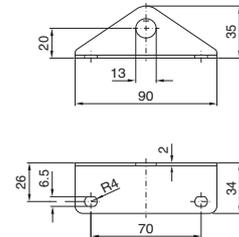

Wandhalter

Zur dachseitigen Wandbefestigung von TS- und ES-Schränken geringer Tiefe mit z. B. schwerer Bestückung der Tür oder eingebautem Schwenkrahmen.

Material:
Stahlblech, verzinkt, chromatiert

VE	Best.-Nr. PS
4 St.	4595.000

Alternativ kann eingesetzt werden:

Bei TS 8 innerhalb des Schrankes (ohne Montageplatte)
Anreihbefestigung TS 8800.470, siehe Seite 931.



Wandbefestigung

für CS Wandgehäuse
Zur Montage an einer Mauer oder Wand.

Material:
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

VE	Best.-Nr. CS
4 St.	9765.120



Mastbefestigung

Für eine zuverlässige und bequeme Befestigung an runden oder rechteckigen Masten.

Für Mastdurchmesser/-größe:
Ø von 40 bis 190 mm
□ von 50 bis 150 mm

Material:
Profilschienen, Klemmprofil:
Stahlblech, verzinkt
Spannband: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Wandbefestigung



Für KL, EB, BG, AE, KS

Lieferumfang:
2 Profilschienen, 600 mm lang,
4 Klemmprofile,
2 Spannprofile,
4 Spannwinkel,
4 Schrauben und Muttern M8 zur Montage am Schrank.

VE	Best.-Nr. SZ
1 Satz	2584.000



Für CS Wandgehäuse

Lieferumfang:
4 Klemmprofile,
2 Spannprofile,
4 Spannwinkel.

VE	Best.-Nr. CS
1 Satz	9765.125

B
7.5