

Innenausbau


Erdung



Setzmuttern M12

Selbsthaltende Muttern mit Rändelkranz für Sammelschienen E-Cu.
Durchmesser Bohrung: 14,5 mm.

| VE | Best.-Nr. SV |
|--------|-----------------|
| 30 St. | 3591.060 |

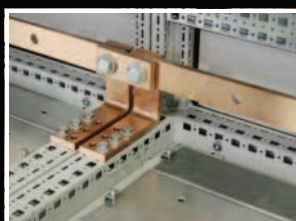

PE/PEN-Kombiwinkel E-Cu

für PE/PEN-Kombinationen

Die PE/PEN-Kombination, bestehend aus Sammelschienen, Kombiwinkel und Anreihlaschen, ermöglicht einen typgeprüften Aufbau nach IEC 60 439-1.

Durch die vorgefertigten Kombiwinkel, Anreihlaschen und die individuell auf Schrankbreite zugeschnittenen Sammelschienen ist eine sehr Zeit und Kosten sparende Montage möglich.

Technische Daten:

Geprüfte Kurzschlussfestigkeit
PE/PEN-Kombination

- 30 x 5 mm:
I_{cw} 18 kA, 1 Sek.
- PE/PEN-Kombination
30 x 10 mm:
I_{cw} 30 kA, 1 Sek.
- PE/PEN-Kombination
40/80 x 10 mm:
I_{cw} 60 kA, 1 Sek.

Material:

E-Cu

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.



| Für Sammelschienen mm | Anwendung | | Abmessung mm | VE | Best.-Nr. SV |
|--------------------------|-----------|----------|-----------------|-------|-------------------|
| | Form 2-4 | Sonstige | | | |
| 30 x 5 | ■ | ■ | 30 x 5 | 4 St. | 9661.235 |
| 30 x 10 | ■ | ■ | 30 x 10 | 4 St. | 9661.230 |
| 40 x 10 und | ■ | - | 40 x 10 | 4 St. | 9661.240 |
| 80 x 10 | - | ■ | 40 x 10 | 4 St. | 1 9661.200 |



Anreihlasche E-Cu

| Für Sammelschienen mm | Länge mm | VE | Best.-Nr. SV |
|--------------------------|-------------|-------|-----------------|
| 30 x 5 | 95 | 4 St. | 9661.355 |
| 30 x 10 | 95 | 4 St. | 9661.350 |
| 40 x 10 | 88 | 4 St. | 9661.050 |
| 80 x 10 | 88 | 4 St. | 9661.150 |