

Comfort-Panel



Systemausbau Seite 507 Tragarmsysteme Seite 135 Standsysteme Seite 164 Industrial Workstations Seite 120

Material:

- Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil
- Eckstücke: Zink-Druckguss
- Schutzecken: Kunststoff

Farbe:

- Gehäuse: natur eloxiert
- Eckstücke: RAL 7035
- Schutzecken: ähnlich RAL 7024

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 65

Lieferumfang:

- Inkl. Dichtungen und Befestigungsmaterial für Frontplatten

Hinweis:


- Wechsel des Tragarmanschlusses durch Drehen des Gehäuses möglich

Approbationen:

- UL

Technik im Detail:

- Finden Sie im Internet

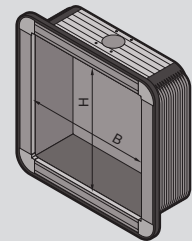

Für Frontplattenbreite (B) mm	VE	520			520			520			Seite
Für Frontplattenhöhe (H) mm		400			500			600			
Einbautiefe mm		74	152	191	74	152	191	74	152	191	
Best.-Nr.	1 St.	6372.541	6372.542	6372.543	6372.551	6372.552	6372.553	6372.561	6372.562	6372.563	
Gewicht kg		7,8	11,7	13,8	8,8	12,3	15,2	9,7	13,5	16,7	

Ausführung

Tragarmanschluss □ 120 x 65 mm		■	–	–	■	–	–	■	–	–	
Tragarmanschluss Ø 130 mm		–	■	■	–	■	■	–	■	■	
Scharnierte Rückwand mit Schraubsicherung		■	–	–	■	–	–	■	–	–	
Scharnierte Rückwand mit Vorreiber ¹⁾		–	■	–	–	■	–	–	■	–	
Verschraubte Rückwand ²⁾		–	–	■	–	–	■	–	–	■	


Zubehör

Frontplatte	1 St.	6028.014	6028.014	6028.014	6028.015	6028.015	6028.015	6028.016	6028.016	6028.016	704
Montagewinkel für Innenausbau	4 St.	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	617
Federmutter M5	50 St.	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	625
Erdungsplatte	1 St.	2570.500	2570.500	2570.500	2570.500	2570.500	2570.500	2570.500	2570.500	2570.500	645

¹⁾ Mit 3 mm Doppelbart-Verschlusseinsatz, austauschbar gegen Verschlusseinsätze 41 mm, Ausführung C, siehe Seite 570, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C, siehe Seite 569.

²⁾ Gehäuse frontseitig aufklappbar mit seitlichem Doppelbart-Verschlusseinsatz, austauschbar gegen Verschlusseinsätze 41 mm, Ausführung C, siehe Seite 570, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C, siehe Seite 569.

Ausbaubeispiele

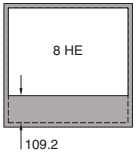Frontplattenhöhe mm	Ausschnittmaße							
400								
B = 484 mm H = 364 mm 1 = umlaufend 18 mm für die Befestigung der Adapterplatte								
500								
B = 484 mm H = 464 mm 1 = umlaufend 18 mm für die Befestigung der Adapterplatte								
600								
B = 484 mm H = 564 mm 1 = umlaufend 18 mm für die Befestigung der Adapterplatte								
↓ Freiraum, nutzbar für individuelle Einbauten, z. B. Tasterreihen etc.								