

Tragarmsystem CP 40/60/120/180



Anschlusskonsole VESA 75/100

Für den rückseitigen Anschluss von

- flachen Bediengeräten
- Handelsüblichen TFTs
- Industrie-PCs

mit Anschluss VESA 75/100

Anschluss an Rittal Tragarmsysteme

- CP 40
- CP 60
- CP 120 über Adapter von Tragarmanschluss
Ø 130 mm auf □ 120 x 65 mm

Vorteile:

- Schnelle und einfache Ein-Mann-Montage über Schlüssellochbohrungen
- Mehr Platz für Installation und Service
- Kabelführung zu Geräten außerhalb und innerhalb der Konsole möglich
- Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabelführung und Zugänglichkeit zu innenliegenden Geräteanschlüssen
- Integrierte Kabelabfangmöglichkeiten
- Deckel mit Unverlierbarkeitsschrauben

Material:

- Aluminiumguss

Farbe:

- Anschlusskonsole: RAL 7035
- Abdeckung: RAL 7024

Lieferumfang:

- Inkl. Dichtungen und Befestigungsmaterial
- Kabelbinder zum Kabelabfang

Gewicht kg	Best.-Nr.
1,1	6206.480


! Zusätzlich wird benötigt:

- Befestigung CP 60 für Tragarmanschluss
□ 120 x 65 mm, 6206.360
- Kupplung CP 60 für Tragarmanschluss
□ 120 x 65 mm, 6206.340
- Neigungsadapter 10° für Tragarmanschluss
□ 120 x 65 mm, 6206.440
- Kupplung CP 40 für Tragarmanschluss
□ 120 x 65 mm, 6501.130
- Neigungsadapter +/-45° für Tragarmanschluss
□ 120 x 65 mm, 6206.460
- Adapter von Tragarmanschluss Ø 130 mm auf
□ 120 x 65 mm, 6212.500

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

Lochbild VESA Anschluss

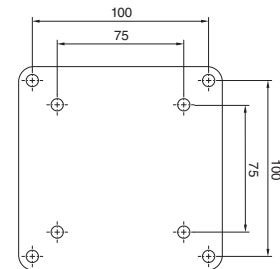

Anschlusskonsole

- Für den rückseitigen Anschluss von flachen Bediengeräten
- Deckel abnehmbar für einfache Kabeldurchführung

Anschluss an Rittal Tragarmsysteme

- CP 40
- CP 60
- CP 120 über Adapter von Tragarmanschluss
Ø 130 mm auf □ 120 x 65 mm

Material:

- Aluminiumguss

Lieferumfang:

- Inkl. Dichtungen und Befestigungsmaterial
- Kabelbinder zum Kabelabfang

Farbe RAL	Gewicht kg	Best.-Nr.
7024	0,7	6508.010

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet