


Premium-Panel IP 69K

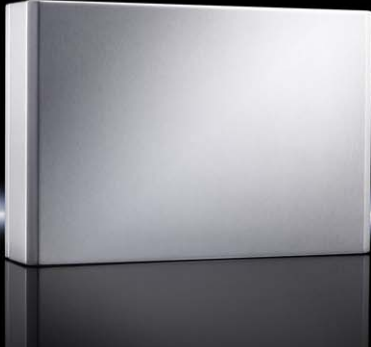

Systemausbau Seite 507 Tragarmsystem CP 40 Edelstahl Seite 140 Hygienic Design Seite 169

Vorteile:

- **Hochdruckreinerfest:** (Schutzart IP 69K). Dichtung liegt zwischen zwei Flächen und wird durch die Verschraubung optimal komprimiert.
- **Reinraumtauglich:** Verschraubung für hohe Ansprüche im Lebensmittelbereich. Innenliegend mit Kunststoffstopfen oder außenliegenden Sechskantschrauben.

- **Beste EMV-Bedingungen:** Durch das Dichtlabyrinth wird eine besondere HF-Schirmung des Gehäuses erreicht.

Material:
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Oberfläche:
- Strichschliff, Korn 240

Schutzart IP nach DIN 40 050-9:
- IP 69K

Reinraumklasse:
- Luftreinheitsklasse 1 nach DIN EN ISO 14 644-1

Technik im Detail:
Finden Sie im Internet

Edelstahl

Breite mm	VE	530	Seite
Höhe mm		360	
Tiefe mm		120	
Bediengehäuse für Panel-Breite mm		482,6	
Bediengehäuse für Panel-Höhe mm		310	
Einbautiefe mm		115	
Best.-Nr.	1 St.	6681.000	
Tragarmanschluss		oben bzw. unten (durch Drehen des Gehäuses)	