

Sockel

Sockel-System Flex-Block




Das Rittal Sockel-System


Flex-Block

Frei kombinierbares Sockel-System für nahezu jeden Anwendungsfall. Durch separate Verpackungseinheiten der Eckstücke und Blenden kann auf jeden Anwendungsfall individuell reagiert werden.


Die Schranklast liegt auf den Eckstücken, so dass die Blenden jederzeit durch Clips angebracht oder entfernt werden können. Die Blenden des Sockels sind symmetrisch und können problemlos untereinander in Breite und Tiefe getauscht werden. Dies sorgt für eine nie dagewesene Flexibilität und große Einsparpotenziale beim Sockelausbau.

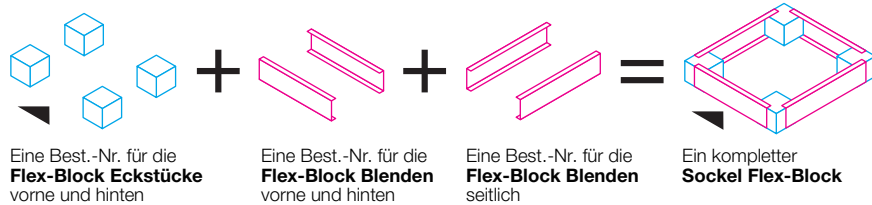


Sockel, Höhe 100 mm

 

Sockel, Höhe 200 mm mit 200 mm Blende

 

 Sockel, Höhe 200 mm. Kombination 100 mm und 200 mm Blende




Funktions- und Kostenvorteile

Bestellumfang	Funktionsvorteile	Einsparungspotenzial bei Flex-Block 100 mm hoch gegenüber komplettem Sockel Flex-Block
3 VE Flex-Block Eckstücke	Die Schaltschränke stehen sicher auf den Eckstücken. Transportmöglichkeit mittels Stapler oder Hubwagen bei Einzelschränken möglich.	12 Blenden
3 VE Flex-Block Eckstücke 4 VE Flex-Block Blenden	Komplett geschlossene Sockelreihe, keine Blenden zwischen den Schaltschrankfeldern. Dadurch mehr Raum für Montage und Kabeleinführung.	4 Blenden
3 VE Flex-Block Eckstücke 2 VE Flex-Block Blenden	Blenden werden nur im Sichtfeld benötigt, keine Blenden zwischen den Schaltschrankfeldern. Dadurch mehr Raum für Montage und Kabeleinführung.	8 Blenden

Weitere Möglichkeiten:

- Kabelabfang kann in jedem Schrankfeld individuell mittels Systemzubehör ausgebaut werden
- Bei 200 mm Flex-Block Eckstücken können je nach Bedarf 100 mm hohe Blenden oder 200 mm hohe Blenden verwendet werden

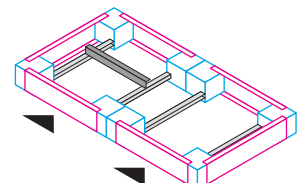

Sockel-System Flex-Block

Flex-Block Eckstücke

für TS, TS-IT, SE, PC

Hochfeste Kunststoffeckstücke für den individuellen werkzeuglosen Zusammenbau mit Flex-Block Blenden und Zubehör.

Material:

- Eckstücke: Glasfaserverstärkter Kunststoff
- Abdeckkappen: ABS

Farbe:

- RAL 9005

Lieferumfang:

- 1 Satz =
- 4 Eckstücke
- 4 Abdeckkappen
- Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank

Eckstücke Höhe mm	Best.-Nr.
100	8100.000
200	8200.000



Zubehör:

- Flex-Block Blenden, siehe Seite 511
- Montageschiene 23 x 23 mm, siehe Seite 611
- Anreihclip 8000.100, siehe Seite 511
- Adapterhülse 8000.500, siehe Seite 522
- Bodenbefestigungsglasche 2817.000, siehe Seite 516



Flex-Block Blenden

für Flex-Block Eckstücke

Für werkzeuglose Montage. Bei symmetrischer Schrankabmessung Blenden in Breite und Tiefe identisch.

Material:

- Stahlblech

Farbe:

- RAL 9005

Lieferumfang:

- 1 Satz = 2 Blenden

100 mm hoch, geschlossen

Für Schrankbreite und Tiefe in mm	Best.-Nr.
300	8100.300
400	8100.400
500	8100.500
600	8100.600
800	8100.800
1000	8100.010
1200	8100.120
1600	8100.160
1800	8100.180

200 mm hoch, geschlossen

Für Schrankbreite und Tiefe in mm	Best.-Nr.
300	8200.300
400	8200.400
500	8200.500
600	8200.600
800	8200.800
1000	8200.010
1200	8200.120

100 mm hoch, belüftet

Für Schrankbreite und Tiefe in mm	Best.-Nr.
600	8100.602
800	8100.802



Zubehör:

- Filtermatten für belüftete Flex-Block Blenden 7583.500, siehe Seite 517



Anreihclip

zur Anreihung der Flex-Block Eckstücke

Werkzeuglose Anreihung von Flex-Block Sockel mittels einfachem Clip-System.

Material:

- Glasfaserverstärkter Kunststoff

Farbe:

- RAL 9005

VE	Best.-Nr.
12 St.	8000.100

