

Anreihbefestigung vertikal für TS/TS

Zur Anreihung zweier bestückter Schränke am vertikalen Schrankprofil.

In die vertikale TS Lochung einhängen, sichern und beide Winkel mit beiliegenden Sechskantschrauben verbinden.

Durch die Fixierbolzen wird der Schrank, bei Höhen- oder Seitenversatz bis ± 2 mm, in eine definierte Endposition gezogen.

Material:

– Stahlblech


Oberfläche:

– Verzinkt

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial

VE	Best.-Nr.
6 St.	8800.670

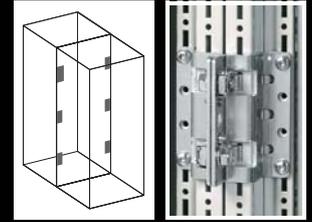

Abdeckung Anreihung vertikal

Zum Ausgleich des Spalts zwischen den Seitenwänden bei Anreihung Rücken an Rücken. Für Schrankhöhe 2200 mm bzw. zum individuellen Ablängen für niedrigere Höhen.

Material:

– Abdeckprofil: Kunststoff

Farbe:

– RAL 7035


Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial

VE	Best.-Nr.
2 St.	8800.870

! Zusätzlich wird benötigt:

– Anreihverbinder, außen, 8800.490, siehe Seite 544

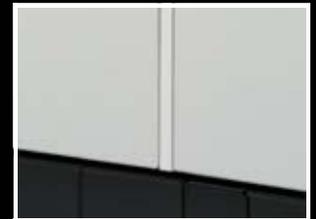

Anreihverbinder horizontal für Montage Rücken an Rücken

Zweiteilig für den Zusammenbau vor Ort von Schränken mit Montageplatte in hinterster Einbauposition.

Material:

– Stahlblech

Oberfläche:

– Verzinkt

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial

VE	Best.-Nr.
4 St.	8800.170

