

Türrohrrahmen

für TS, TS-IT, SE

Passend in Stahlblechtüren mit Vorbereitung für Türrohrrahmen.

Material:

- Rohrprofil: Stahlblech
- Eckverbinder: Kunststoff


Oberfläche:

- Rohrprofil: Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Für Türen		VE	Best.-Nr.
Breite mm	Höhe mm		
300	2000	1 Satz	5501.200
400	2000	1 Satz	5501.210

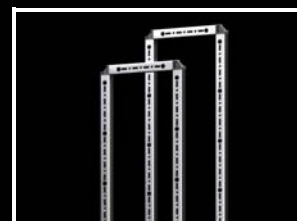

Sichttür

für TS, TS-IT

Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.

Material:

- Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil
- Eckstücke: Zink-Druckguss
- Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm

Oberfläche:

- Pulverbeschichtet

Farbe:

- Rahmen und Eckstücke: RAL 7035
- Sichtscheibe (innen aufgedruckte Maske): RAL 9005

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

Lieferumfang:

- Sichttürrahmen mit Sicherheitsglas
- Stangen-Verschluss mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz
- 180°-Scharniere (4 Stück)
- Sichtbare Fläche: B -140 mm, H -160 mm

Für Schränke		Best.-Nr.
Breite mm	Höhe mm	
600	1800	8610.685
800	1800	8610.885
600	2000	8610.605
800	2000	8610.805
600	2200	8610.625
800	2200	8610.825

! Zusätzlich wird benötigt:

- Bei Montage anstelle der Rückwand: Verschlussteile für Rahmen 8800.040, siehe Seite 550



Griffadapter

Der Griffadapter gleicht die Design-Schräge des Türprofils aus und schafft so die Voraussetzungen zur Montage des Komfortgriffes.

Material:

- Kunststoff

Lieferumfang:

- 1 Adapterplatte
- 1 Bolzen zur Verlängerung des Anschraubdomes
- 2 Befestigungsschrauben

für Sichttür TS

Farbe	Best.-Nr.
RAL 7035	8611.080

für Designtür IW und PC, Tür unten

Farbe	Best.-Nr.
RAL 7035	8611.300

