

### Mastbefestigung

#### für KL, EB, BG, AE, KS

Für eine zuverlässige und bequeme Befestigung an runden oder rechteckigen Masten.

Für Mastdurchmesser/-größe:

- Ø von 40 bis 190 mm
- □ von 50 bis 150 mm

#### Material:

- Profilschienen, Klemmprofil: Stahlblech
- Spannband: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)


#### Oberfläche:

- Profilschiene, Klemmprofil: verzinkt

#### Lieferumfang:

- 2 Profilschienen, 600 mm lang
- 4 Klemmprofile
- 2 Spannblätter
- 4 Spannwinkel
- 4 Schrauben und Muttern M8 zur Montage am Schrank

VE	Best.-Nr.
1 Satz	2584.000

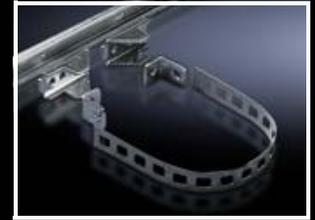

### Gehäuseverbinder

#### einstellbar

Zwischen Command-Panel, Klemmenkästen, Kompakt-Schaltschränken und horizontalen oder vertikalen Flächen.

Verbinderhälften an beiden Seiten vormontieren, ineinanderschoben und mit Arretierschraube befestigen bzw. Schwenkwinkel einstellen.

#### Schwenkbereich:

- $\pm 105^\circ$  durch Verzahnung in  $7,5^\circ$ -Schritten einstellbar

#### Material:

- Zink-Druckguss

#### Oberfläche:

- Pulverbeschichtet

#### Farbe:

- RAL 7035

#### Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial für beide Seiten

VE	Best.-Nr.
1 Satz	6016.200

#### Hinweis:

- Die Arretierschrauben können gegen handelsübliche Klemmhebel (M10 x 50 mm) ausgetauscht werden

