

C-Profilschienen

für TS, SE

zum direkten Anbau zwischen den horizontalen oder vertikalen TS, SE Schrankprofilen. Durch das universell gestaltete Befestigungsstück lassen sich die C-Profilschienen wahlweise an der inneren oder äußeren Ebene des TS 8 Rahmens befestigen.

Material:

– Stahlblech

Oberfläche:

– Verzinkt

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schrankbreite/-tiefe mm	Länge mm	VE	Best.-Nr.
400	298	4 St.	7828.040
500	398	4 St.	7828.050
600	498	4 St.	7828.060
800	698	4 St.	7828.080
1000	898	4 St.	7828.100
1200	1098	4 St.	7828.120



Zubehör:

– Kabelschellen, siehe Seite 666



System-Tragschienen

Für schwere Einbauten wie z. B. Transformatoren. Hakenkopfschraube und Langloch in der Tragschiene ermöglichen jedes Befestigungsmaß.

Einbaumöglichkeiten:

- am vertikalen TS, SE Schrankprofil
 - über Aufrastmutter 8800.808 (Abb. 1)
 - über Adapterschiene für PS-Kompatibilität
 - in Höhe versetzt, über TS Montageschiene 25 x 38 mm (Abb. 2)
- am horizontalen TS Schrankprofil
 - in Breite
 - in Tiefe (ohne Montageplatte)
- beim SE zusätzlich am Horizontalprofil
 - in der Breite (unten/oben)
 - in der Tiefe unten (ohne Montageplatte)
 - in der Tiefe oben (ohne Montageplatte)
 - über Aufrastmutter 8800.808 (Abb. 1)
- an Bodenausbauschiene für CM

Material:

– Stahlblech

Oberfläche:

– Verzinkt

Lieferumfang:


– 2 System-Tragschienen (45 x 25 mm)
 – 4 Hakenkopfschrauben M12 x 60 mm
 – Befestigungsmaterial

Für Schrankbreite mm	VE	Best.-Nr.
600	2 St.	4361.000
800	2 St.	4362.000
1000	2 St.	4347.000
1200	2 St.	4363.000



Zubehör:

- Breitenunterteilung z. B. für den Einbau von 2 System-Tragschienen (für 600 mm Breite) in 1200 mm breite Schränke, siehe Seite 523
- Aufrastmutter M8, 8800.808, siehe Seite 618
- Adapterschiene, siehe Seite 610
- TS Montageschiene 25 x 38 mm, siehe Seite 608

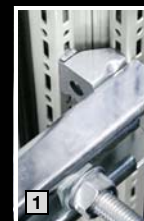

Tragschienen

für TS, SE, CM

Für schwere Einbauten. Besonders geeignet zum Einbau von Stützisolatoren.

Einbaumöglichkeiten:

- am vertikalen TS, SE Schrankprofil
 - über Aufrastmutter 8800.808 (Abb. 1)
 - über Adapterschiene für PS-Kompatibilität
 - in Höhe versetzt, über TS Montageschiene 25 x 38 mm (Abb. 2)
- am horizontalen TS Schrankprofil
 - in Breite
 - in Tiefe
- beim SE zusätzlich am Horizontalprofil
 - in Breite
 - in Tiefe, oben
 - über Aufrastmutter 8800.808
- an Bodenausbauschiene für CM

Material:

– Stahlblech

Oberfläche:

– Verzinkt

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schrankbreite/-tiefe mm	VE	Best.-Nr.	Best.-Nr.
		gelocht	ungelocht
400	4 St.	4394.000	–
500	4 St.	4395.000	–
600	4 St.	4396.000	4396.500
800	4 St.	4398.000	4398.500



Zubehör:

- Aufrastmutter M8, 8800.808, siehe Seite 618
- Adapterschiene, siehe Seite 610
- TS Montageschiene 25 x 38 mm, siehe Seite 608

Ausbaubeispiele:
 Siehe ab Seite 598

