


19"-Ausbautechnik

Profilschienen

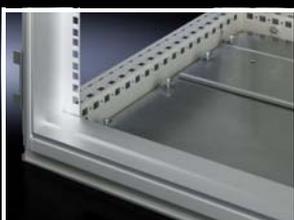

Adapter-Stücke, 482,6 mm (19") für TS, SE

Das „1 HE“ Teilstück der Adapter-Profile.
Für Einbau von einzelnen Baugruppenträgern und anderen Einbauten.

Lieferumfang:
– Inkl. Befestigungsmaterial

Montagebeispiele:
Finden Sie auf Seite 683

Hinweis:
– Das 482,6 mm (19")-Maß ergibt sich bei Montage am TS-Rahmen bei Schränken mit Breite 600 mm
– Adaptersatz 7246.100 für 800 mm breite Schränke, siehe Seite 690

HE	VE	Best.-Nr.
1	4 St.	8613.010

+ Zubehör:

- Käfigmuttern, siehe Seite 624
- Befestigungsschrauben, siehe Seite 625
- Gleitschienen mit beidseitiger Befestigung, siehe Seite 688
- Geräteboden-Einbausatz, siehe Seite 691

Adapter-Profile, 482,6 mm (19") für TS Elektronikschrank-Rückseite

Für beidseitigen Einbau von Baugruppenträgern und zur Befestigung der Gleitschienen 8613.150, 8613.160 und 8613.180 (siehe Seite 688).
Die Montage erfolgt an der inneren Montageebene. Die äußere Montageebene bleibt, z. B. für die Kabelführung, auf in der Tiefe montierten TS System-Chassis nutzbar.

Material:
– Aluminium-Strangpressprofil

Lieferumfang:
– Inkl. Befestigungsmaterial

Hinweis:
– Ausführung ähnlich Adapter-Profile, 482,6 mm (19") (siehe Seite 683), jedoch in Höhe asymmetrisch, passend zum TS Elektronikschrank

Für Schrankhöhe mm	HE	VE	Best.-Nr.
1600	33	2 St.	8613.360
2000	42	2 St.	8613.300

+ Zubehör:

- Käfigmuttern, siehe Seite 624
- Befestigungsschrauben, siehe Seite 625
- Gleitschienen mit beidseitiger Befestigung, siehe Seite 688
- Geräteboden-Einbausatz, siehe Seite 691

⇒ Alternativ kann eingesetzt werden:

- Adapter-Stücke, 482,6 mm (19"), siehe Seite 684

Sichtblenden, 482,6 mm (19"), horizontal

für Adapter-Profile

Ausgleich zwischen den in voller Schrankhöhe platzierten Einbauten, 482,6 mm (19") und der lichten Schrankhöhe.

Material:
– Aluminium-Strangpressprofil

Lieferumfang:
– Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schrankhöhe mm	VE	Best.-Nr.
1600/2000	2 St.	8613.040
1800/2200	2 St.	8613.030