
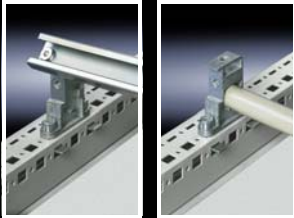


# Innenausbau

## Befestigungselemente

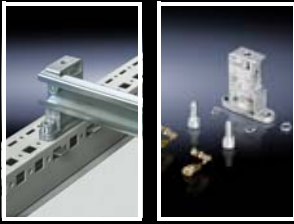

### Halte- bzw. Distanzstück

Zum Befestigen von C-Profil-, Tragprofil- oder Kabelabfangschienen (Winkelprofil). Seitlich zur Aufnahme von Kabelumlenkschienen oder Kabelumlenkrohren (Ø 20 mm).

Befestigungspunkte mit Gewinde M8.

#### Einbaumöglichkeiten:

- am vertikalen TS, SE Schrankprofil über
  - Aufrastmutter 8800.808, siehe Seite 729 oder
  - Adapterschiene für PS-Kompatibilität, siehe Seite 721
- am horizontalen TS Schrankprofil
- am horizontalen SE Schrankprofil, unten
- am horizontalen SE Schrankprofil, oben in der Tiefe
- an Schränken und Schienen mit Rechteck-Systemlochung 12,5 x 10,5 mm

VE	Best.-Nr.
6 St.	4199.000

#### Material:

- Zink-Druckguss

#### Lieferumfang:

- 1 St. =
- 1 Halte- bzw. Distanzstück,
- 2 Schrauben M8 x 16 mm,
- 2 Federringe,
- 2 Käfigmuttern M8,
- 2 Fächerscheiben,
- 2 Blechschrauben

#### Zubehör:

- Winkelstück 4134.000, siehe Seite 733



### Haltewinkel C-Profil

#### zur Befestigung am horizontalen Profil

Für die schnelle Befestigung am horizontalen Schrankprofil oder zur kaskadierten Kabelführung zwischen zwei horizontalen System- oder Montagechassis.

#### Einbaumöglichkeiten:

- Am horizontalen TS Schrankprofil
- Am horizontalen SE Schrankprofil unten
- Am horizontalen SE Schrankprofil oben, in der Tiefe
- An Schränken und Schienen mit Rechteck-Systemlochung 12,5 x 10,5 mm
- Am vertikalen TS, SE Schrankprofil über Adapterschiene für PS-Kompatibilität

#### Material:

- Stahlblech

#### Oberfläche:

- Verzinkt

#### Lieferumfang:

- Haltewinkel, links
- Haltewinkel, rechts
- Inkl. Befestigungsmaterial

VE	Best.-Nr.
8 St.	7091.100

#### Zusätzlich wird benötigt:

- C-Profilschienen, siehe Seite 724

#### Montagehinweis:

- Je C-Profilschiene werden zwei Haltewinkel zur Befestigung benötigt

#### Zubehör:

- TS System-Chassis 17 x 73 mm, siehe Seite 717
- Adapterschiene, siehe Seite 721