

Türen/Verschlüsse

Ausbauzubehör für modulare Frontgestaltung



Montagelochleisten

für Teiltüren

Zum nachträglichen Anbau. Die Montagelochleisten besitzen ein 25 mm-Maßraster und können für individuelle Anbauten, wie z. B. Kabelkanäle, Schlauchhalter etc., an der Türrückseite verwendet werden.

Lochdurchmesser der Montagelochleiste: 4,5 mm

Material:

– Stahlblech, 1 mm


Oberfläche:

– Verzinkt

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schrankbreite mm	Länge mm	Für Teiltürhöhe mm	VE	Best.-Nr.
400	198	150 – 800	10 St.	9681.204
600	398	150 – 800	10 St.	9681.206
800	598	150 – 800	10 St.	9681.208

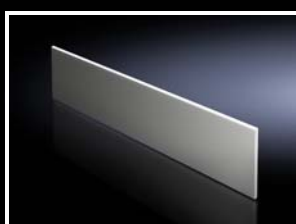

Frontblenden, oben

Als oberer Abschluss der modularen Frontgestaltung bei Verwendung von Teiltüren. Die Frontblenden können von außen durch Lösen der Schrauben abgenommen werden. Der zur Montage erforderliche Trennsteg ist im Lieferumfang der angebrachten Teiltür enthalten.

Material:

– Stahlblech, 2 mm

Oberfläche:

– Strukturlack


Farbe:

– RAL 7035

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schrankbreite mm	Höhe mm	VE	Best.-Nr.
400	100	1 St.	9682.314
400	300	1 St.	9682.324
600	100	1 St.	9682.316
600	300	1 St.	9682.326
800	100	1 St.	9682.318
800	300	1 St.	9682.328
1000	300	1 St.	9682.320
1200	300	1 St.	9682.322

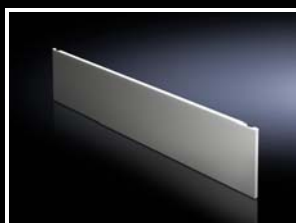

Frontblenden, unten

Als unterer Abschluss der modularen Frontgestaltung bei Verwendung von Teiltüren. Wird die Ausführung IP 2X gewählt, so ist für die obere Entlüftung ein Dachblech mit der Schutzart IP 2X zu wählen. Die Frontblenden können von außen durch Lösen der Schrauben abgenommen werden.

Material:

– Stahlblech, 2 mm

Oberfläche:

– Strukturlack

Farbe:

– RAL 7035

Lieferumfang:

– Frontblende inkl. Trennsteg
– Inkl. Befestigungsmaterial

Geschlossen

Für Schrankbreite mm	Höhe mm	VE	Best.-Nr.
400	100	1 St.	9682.334
400	300	1 St.	9682.344
600	100	1 St.	9682.336
600	300	1 St.	9682.346
800	100	1 St.	9682.338
800	300	1 St.	9682.348
1000	100	1 St.	9682.330
1000	300	1 St.	9682.340
1200	100	1 St.	9682.332
1200	300	1 St.	9682.342

Belüftet

Für Schrankbreite mm	Höhe mm	VE	Best.-Nr.
400	300	1 St.	9682.354
600	300	1 St.	9682.356
800	300	1 St.	9682.358
1000	300	1 St.	9682.350
1200	300	1 St.	9682.352

Zusätzlich wird benötigt:

Dachblech IP 2X, siehe Seite 136

