


Kabelführung

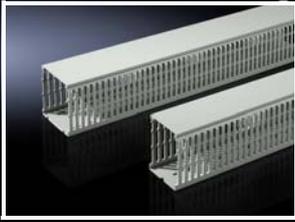

Kabelkanal

- Mit DIN-/Speziallochung für die direkte Montage am Schrankprofil oder an Flächen, z. B. Montageplatten
- Wird die Montageplatte hinten fluchtend zum Schrankrahmen (Einbauposition ± 0 mm) eingebaut, schließen die horizontal aufgebauten Kabelkanäle mit den auf dem Schrankprofil montierten Kabelkanälen bündig ab
- Kabelkanal 50 mm breit für einzeln aufgestellte VX25 Schränke mit Seitenwand am vertikalen Profil links und rechts neben der Montageplatte
- Kabelkanal 100 mm für Aufbau am vertikalen Schrankrahmen bei angereihten Schränken

Technische Beschreibung:

- Tiefe: 80 mm
- Länge: 2000 mm, ablängbar
- Stegbreite: 5,5 mm
- Schlitzbreite: 4,5 mm

Material:

- Hart-PVC
- Schwer entflammbar, selbstverlöschend
- Temperaturbeständig bis $+60^{\circ}\text{C}$

Breite (B) mm	VE	Best.-Nr.
30	24 St.	8800.750
40	20 St.	8800.751
50	18 St.	8800.755
60	18 St.	8800.752
80	12 St.	8800.753
100	12 St.	8800.754

Farbe:

- Ähnlich RAL 7030




Zubehör:

- Innensechsrund-Blechschrabe 5,5 x 13 mm, siehe Seite 158
- Isolationskappe, siehe Seite 186

1 = B 50 mm

2 = B 100 mm

3 = B 30 bis 100 mm

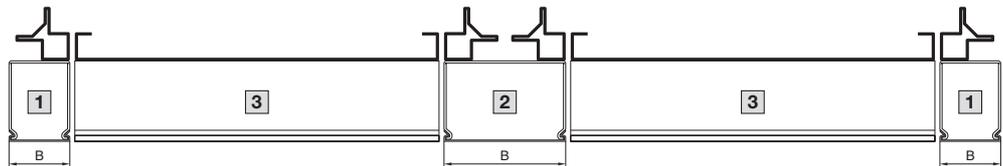

Isolationskappe

für Schraubkopf

Zur Isolierung der Schraubköpfe innerhalb des Kabelkanals.

Material:

- Kunststoff

VE	Best.-Nr.
100 St.	8800.770