


# RiLine Zubehör

## Anschlussstechnik

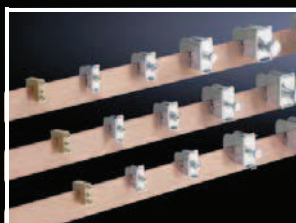

### Leiteranschlussklemmen

**Material:**

- Stahlblech, verzinkt, passiviert (SV 3450.500 – SV 3459.500)
- Messing (SV 3550.000/SV 3555.000)

**+** **Zubehör:**

Lamellierte Kupferschienen, siehe Seite 314.

**Technische Informationen:**  
Finden Sie im Internet.

**Detailzeichnungen:**  
Finden Sie im Internet.

Für Schienenstärke mm	Anschluss von Rundleitern <sup>1)</sup> mm <sup>2</sup>	Klemmraum für lamellierte Kupferschienen B x H mm	Approbationen	VE	Best.-Nr. SV
3 – 5	1 – 4	–		15 St.	<b>3550.000</b>
5	1 – 4	–		15 St.	<b>3450.500</b>
5	2,5 – 16	8 x 8		15 St.	<b>3451.500</b>
5	16 – 50	10,5 x 11		15 St.	<b>3452.500</b>
5	35 – 70	16,5 x 15		15 St.	<b>3453.500</b>
5	70 – 185	22,5 x 20		15 St.	<b>3454.500</b>
6 – 10	1 – 4	–		15 St.	<b>3555.000</b>
10	1 – 4	–		15 St.	<b>3455.500</b>
10	2,5 – 16	8 x 8		15 St.	<b>3456.500</b>
10	16 – 50	10,5 x 11		15 St.	<b>3457.500</b>
10	35 – 70	16,5 x 15		15 St.	<b>3458.500</b>
10	70 – 185	22,5 x 20		15 St.	<b>3459.500</b>

<sup>1)</sup> Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden.



### Plattenklemmen

Zum bohrungslosen Anschluss von lamellierten Kupferschienen.

**Material:**

Stahlblech

**Oberfläche:**

Verzinkt, passiviert


**+** **Zubehör:**

Lamellierte Kupferschienen, siehe Seite 314.

Für Sammel-schienen mm	Klemmraum für lamellierte Kupferschienen B x H mm	VE	Best.-Nr. SV
12 x 5 – 30 x 10	34 x 10	3 St.	<b>3554.000</b>
40 x 10	34 x 10	3 St.	<b>3559.000</b>
50 x 10	34 x 10	3 St.	<b>3560.000</b>
50 x 10	54 x 10	3 St.	<b>3562.000</b>
60 x 10	34 x 10	3 St.	<b>3561.000</b>
60 x 10	54 x 10	3 St.	<b>3563.000</b>
80 x 10	65 x 10	3 St.	<b>3460.500</b>

**Technische Informationen:**  
Finden Sie im Internet.

**Detailzeichnungen:**  
Finden Sie im Internet.

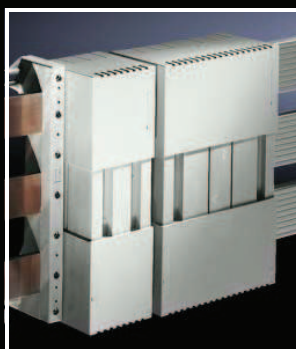

### Systemabdeckungen

Für Leiteranschluss- und Plattenklemmen.

**Material:**

- ABS
- Brandverhalten gemäß UL 94-V0

**Farbe:**

RAL 7035

**Hinweis:**

Für 3-polige Systeme mit 60/100 mm Schienenmittenabstand.

Einsatz nur bei Systemen ohne Bodenwanne möglich. Bei Systemen mit Bodenwanne müssen die Systemabdeckungen mechanisch gekürzt werden.

**Detailzeichnungen:**  
Finden Sie im Internet.

Breite mm	Höhe mm		Approbationen	VE	Best.-Nr. SV
	Bei Montage auf Schienensysteme				
	60 mm	100 mm			
50	230	325		4 St.	<b>3086.000</b>
100	230	325		4 St.	<b>3087.000</b>
100	230	325		4 St.	<b>3090.000</b>
200	230	325		4 St.	<b>3088.000</b>
200	230	325		4 St.	<b>3091.000</b>