


ISV Installations-Verteiler

Zubehör

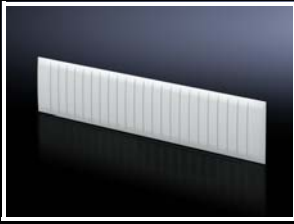

Abdeckstreifen

für Reiheneinbaugeräte-Module

Zum Verschließen von nicht benötigten Geräte-ausschnitten in Reiheneinbaugeräte-Modulen, max. 12 Teilungseinheiten (12 x 18 mm), alle 9 mm teilbar.

Material:

– ABS

Farbe:

– RAL 7035

VE	Best.-Nr.
5 St.	9666.650



Blindabdeckung

- Zum Verschließen von nicht benötigten Ausschnitten
- Passend für Reitersicherungselement, D-Switch und NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 (3-polig, 60 mm Schienensysteme) in Sammelschienen-Modulen (9666.520/.530/.533)
- Breite: 16 – 34 mm variabel

Material:

– Polypropylen (PP)

Farbe:

– RAL 7035

VE	Best.-Nr.
10 St.	9666.660



Blindabdeckung

für Trenner Gr. 00

- Zum Verschließen von nicht benötigten Ausschnitten bei NH-Sicherungslasttrenner Gr. 00 in NH-Sicherungslasttrenner-Modulen (9666.380/.390)
- Breite: 117 mm

Material:

– PVC

Farbe:

– RAL 7035

VE	Best.-Nr.
1 St.	9666.665



Verdrahtungsösen

Zum werkzeuglosen Anbau an die Tragschienen TS 35/15 für die Kabelführung auf der Rückseite der Gerätetragschienen-Module.

Material:

– Polyamid (PA 6.6)

VE	Best.-Nr.
10 St.	9666.670



Erhöhungsrahmen

Zum Vorsetzen der Berührungsschutzabdeckung. Ermöglicht uneingeschränkten Anschluss der NH-Sicherungslasttrenner Gr. 00 (3-polig, 60 mm Schienensysteme).

Material:

– Polystyrol (PS)

Farbe:

– RAL 7035

Baugröße				VE	Best.-Nr.
Breiteneinheit		Höheneinheit			
BE	mm	HE	mm		
1	250	2	300	1 St.	9666.680

1 BE Δ 250 mm

1 HE Δ 150 mm

Hinweis:

– Der Einsatz der NH-Sicherungslasttrenner Gr. 00 mit Abdeckungen und Erhöhungsrahmen ist nicht in Verbindung mit anderen Geräten möglich