

Drucklüfter für 482,6 mm (19")



Zubehör für Klimatisierung Seite 369

Lieferumfang:


- Anschlussfertig verdrahtete Einheit
- Inkl. Filtermatte

Approbationen:

Finden Sie im Internet

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

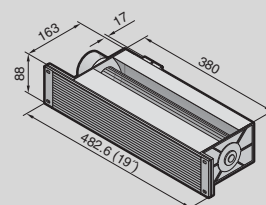

Luftleistung 320 m³/h

Best.-Nr.	VE	3144.000	3145.000	Seite
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	
Luftleistung freiblasend m³/h		320	320	
Bemessungsstrom A		0,16	0,32	
Leistungsaufnahme W		37	37	
Breite mm		482,6	482,6	
Höhe mm		88	88	
Tiefe mm		158	158	
Betriebstemperaturbereich		-10°C...+55°C	-10°C...+55°C	
Schalldruckpegel dB(A)		52	52	
Drehzahl rpm		2245	2245	
Max. stat. Druckdifferenz Pa		65 - 70	65 - 70	

Zubehör

Digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler	1 St.	3114.200	3114.200	379
Schaltschrank-Innentemperaturregler	1 St.	3110.000	3110.000	379
Filtermatten	5 St.	3177.000	3177.000	369
Frontaustrittsgitter 2 HE	1 St.	3176.000	3176.000	372
Dachentlüftung	1 St.	3148.007	3148.007	325
Drehzahlregler	1 St.	3120.200	3120.200	381