



Zubehör für Klimatisierung Seite 369 Software Therm Seite 385

Lieferumfang:

- PTC-Heizung
- Lüfter
- Schnellanschlussklemme
- Befestigungsmaterial

Hinweis:

- Für eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank wird der Schaltschrank-Innentemperaturregler oder der digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler empfohlen.


- Um Kondensation an Baugruppen zu vermeiden, wird zur Regelung der Heizung der Hygrostat empfohlen.
- In größeren Schaltschränken wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung am besten durch den Einbau mehrerer Heizgeräte mit kleinerer Leistung erzielt
- Generell empfiehlt sich der Einbau von Heizungen auch, um Kondenswasserbildung zu verhindern.

Approbationen:

- UR
- cUR
- CSA

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

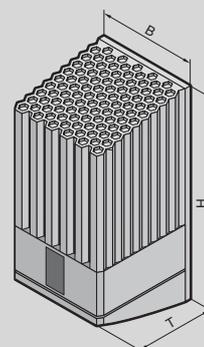

Dauerheizleistung 235 – 800 W, mit Lüfter

Best.-Nr.	VE	3105.410	3105.380	3105.420	3105.390	3105.430	3105.400	Seite
Breite (B) mm		103	103	103	103	103	103	
Höhe (H) mm		200	200	200	200	200	200	
Tiefe (T) mm		103	103	103	103	103	103	
Dauerheizleistung bei T_u = 10°C 50/60 Hz W		235 / 250	250 / 265	355 / 400	400 / 415	710 / 800	800 / 870	
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		115, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	
Vorsicherung A		4	4	6	6	10	6	
Zubehör								
Schaltschrank-Innentemperaturregler	1 St.	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	379
Hygrostat	1 St.	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	380
Digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler	1 St.	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	379
Aufsteckadapter	1 St.	3110.200	3110.200	3110.200	3110.200	3110.200	3110.200	380