

Balgsauggreifer (rund)

FSGA 53 SI-55 G1/4-AG

Art-Nr.:10.01.06.00093

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00093>


Startseite > Vakuumentchnik für die Automation > Vakuump-Komponenten > Vakuump-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten) > FSGA 53 SI-55 G1/4-AG

Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen



Baugröße: 53
 Saugerwerkstoff: Silikon SI
 Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A
 Nippelwerkstoff: Aluminium
 Anschluss: G1/4"-AG
 Faltenanzahl: 1,5
 Vakuumanchluss: G1/4"-AG

Konstruktionsdaten

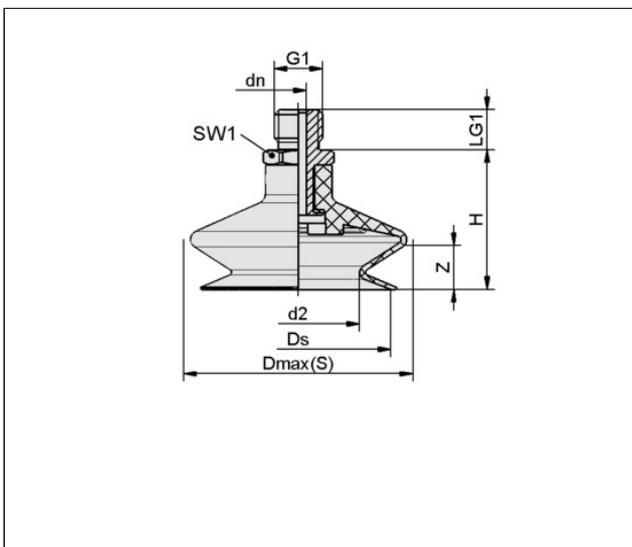

Attribut	Wert
d2	33 mm
Dmax(S)	60 mm
dn	4,40 mm
Ds	50 mm
G1	G1/4"-AG
H	38 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	12 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
----------	------

Balgsauggreifer (rund)

FSGA 53 SI-55 G1/4-AG

Art-Nr.:10.01.06.00093

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00093>

Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Baugröße	53
Faltenanzahl	1,50
Anschluss	G1/4-AG
Werkstückradius min. (konvex)	100 mm
Volumen	26,49 cm ³
Saugkraft	51,30 N
Abreißkraft	95 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Gewicht	27 g
Produktfamilie	FSGA

Ersatzteile



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Art-Nr.:10.01.06.01065

Nippelfamilie: N 018

Gewinde G1: G1/4"-AG

Länge L1: 28,8 mm

Einbaulänge: 4 mm

Nennendurchmesser dn: 4,4 mm

Schlüsselweite SW2: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Balgsauggreifer (rund)

FSGA 53 SI-55 G1/4-AG

Art-Nr.:10.01.06.00093

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00093>



FGA 53 SI-55 N018

Art-Nr.:10.01.06.00128

Baugröße: 53

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 1,5