




## Typ 0.0-873


## Typ 0.0-874

Hebelarmkupplungen  
nach DIN 2828

Quick Couplings  
according to DIN 2828

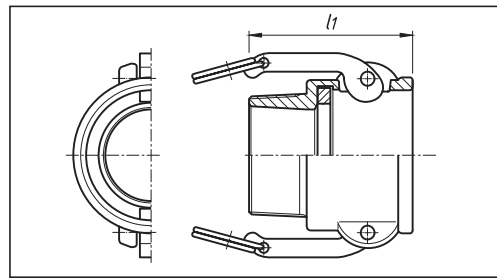

Mutterteil – Typ B / coupler – type B

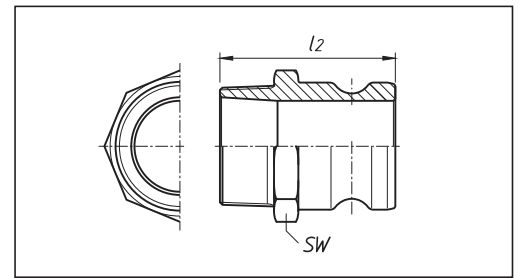

Vaterteil Typ F / adaptor – type F

### Anschlußart Connection type

Mutterteil- und Vaterteilkupplung mit  
Aussengewinde nach **DIN 2999 Teil 1**

Coupler and adaptor with male thread  
according to **DIN 2999 Part 1**

### Werkstoff Material

Messing  
• auch in Edelstahl lieferbar

Brass  
• also available in stainless steel

Handhebel mit Bolzen und Ring  
aus Edelstahl

lever with bolts and ring  
in stainless steel

DN	Gewinde Thread	SW	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	Gewicht / weight kg		Ident-Nummer Ident. number	
					Typ B	Typ F	Typ B	Typ F
12	R ½	26	45,0	48,0	0,14	0,12	0.0-873 DN 12	0.0-874 DN 12
20	R ¾	32	50,0	50,5	0,23	0,18	0.0-873 DN 20	0.0-874 DN 20
25	R 1	41	58,0	60,5	0,37	0,24	0.0-873 DN 25	0.0-874 DN 25
32	R 1 ¼	50	67,0	75,0	0,62	0,46	0.0-873 DN 32	0.0-874 DN 32
40	R 1 ½	60	69,0	76,5	0,65	0,56	0.0-873 DN 40	0.0-874 DN 40
50	R 2	70	79,0	86,5	0,93	0,84	0.0-873 DN 50	0.0-874 DN 50
65	R 2 ½	85	85,5	96,5	1,15	1,05	0.0-873 DN 65	0.0-874 DN 65
80	R 3	100	90,0	101,0	1,35	1,40	0.0-873 DN 80	0.0-874 DN 80
100	R 4	130	99,5	114,5	2,10	2,55	0.0-873 DN 100	0.0-874 DN 100



### Auch als Ersatzteil lieferbar:

- Handhebel mit Bolzen
- Mutterteil-Kupplungsdichtungen
- Gewindedichtungen  
Standard: EPDM

#### Auch lieferbar in:

- NBR
- Viton



Die Austauschbarkeit von Hebeln und Bolzen  
verschiedener Hersteller ist nicht sichergestellt.  
Bei Ersatzbedarf sind die Teile des Ursprungsherstellers zu  
verwenden.

Technische Werte sind Richtwerte ohne Gewähr.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

### Spares available:

- lever with bolts
- coupler connection seals
- thread seals  
standard: EPDM

#### Also available in:

- NBR
- Viton

The exchangability of levers and bolts from  
different manufacturers cannot be guaranteed.  
Please use only spare parts from the original manufacturer.

Technical values are standard without guarantee.  
Technical alterations and errors reserved.