


## SERIE 67



**RUOTE MONOLITICHE IN RESINA TERMOINDURENTE PER  
ALTE TEMPERATURE  
SUPPORTO FISSO TIPO NL**

### Descrizione ruota

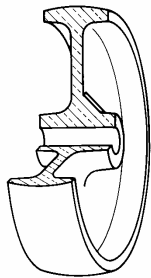


**Ruota:** monolitica in resina termoindurente, resistente a temperature comprese tra -20°C e +300°C.

**Organi di rotolamento:** Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale.

### Descrizione supporto

**Supporto leggero tipo NL (portata massima 400 daN)**

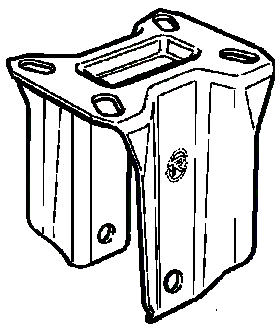

Supporto costituito da una forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente