 


SERIE 68FV



RUOTE MONOLITICHE IN POLIAMMIDE 6 CON FIBRA DI VETRO
SUPPORTO ROTANTE PIASTRA TIPO NL

Descrizione ruota




Ruota: monolitica in poliammide 6 con fibra di vetro.

Organi di rotolamento: Il mozzo è disponibile con mozzo foro boccola o con cuscinetti a sfera.

Descrizione supporto

Supporto leggero tipo NL (portata massima 400 daN)

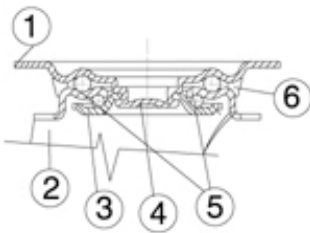

- 1) **Piastra:** lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 2) **Forcella:** lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 3) **Anello Tenuta Sfere:** lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 4) **Perno centrale:** integrale con la piastra ribadito a freddo
- 5) **Organi di rotazione:** doppia corona di sfere lubrificata a grasso
- 6) **Anello Parapolvere:** poliammide 6

Finitura: zincatura bianca

Attacco a piastra