


## SERIE 82



### RUOTE PNEUMATICHE NUCLEO IN POLIPROPILENE SUPPORTO FISSO TIPO NL

#### Descrizione ruota

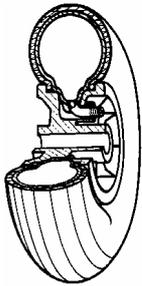


**Rivestimento:** in gomma pneumatica rigata, pressione d'esercizio 2 bar.

**Nucleo:** in polipropilene.

**Organi di rotolamento:** Il mozzo è disponibile con foro liscio o con cuscinetti a rulli.

#### Descrizione supporto

**Supporto leggero tipo NL (portata massima 400 daN)**

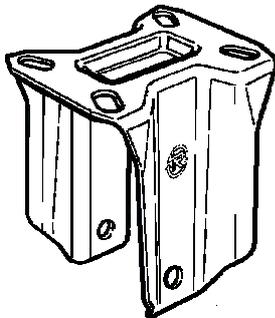

Supporto costituito da una forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente