

SERIE 60



**RUOTE IN POLIURETANO INIETTATO,
NUCLEO IN POLIAMMIDE 6,
SUPPORTO FISSO TIPO PX**

Descrizione ruota




Rivestimento: in poliuretano iniettato, durezza 55 Shore D, ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, buona resistenza ad usura e lacerazione.

Nucleo: in poliammide 6.

Organi di rotolamento: Il mozzo è disponibile con foro boccola, con cuscinetti a rulli inox, con cuscinetti a sfere in acciaio inox.

Descrizione supporto

Supporto pesante tipo PX (portata massima 750 daN)

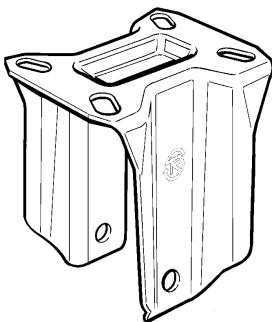

Supporto costituito da una forcella in acciaio inox AISI 304