


## SERIE 68



### RUOTE MONOLITICHE IN POLIAMMIDE 6 SUPPORTO ROTANTE FORO PASSANTE TIPO NL

#### Descrizione ruota

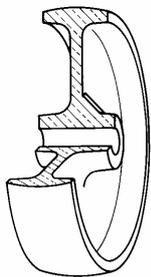


**Ruota:** monolitica in poliammide 6.

**Organi di rotolamento:** Il mozzo è disponibile con foro boccola, con cuscinetti a rulli o con cuscinetti a sfera.

#### Descrizione supporto

##### Supporto leggero tipo NL (portata massima 400 daN)

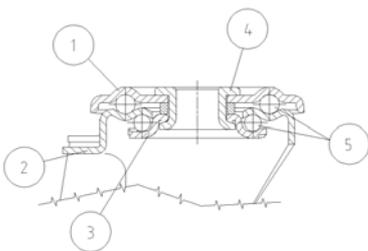

- 1) **Piastra:** lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
  - 2) **Forcella:** lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
  - 3) **Anello Tenuta Sfere:** lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
  - 4) **Perno centrale:** integrale con la piastra ribadito a freddo
  - 5) **Organi di rotazione:** doppia corona di sfere lubrificata a grasso
- Finitura:** zincatura bianca  
**Attacco** a foro passante