


## SERIE 32



### RUOTE MONOLITICHE IN POLIAMMIDE 6 SUPPORTO ROTANTE CON CODOLO

#### Descrizione ruota

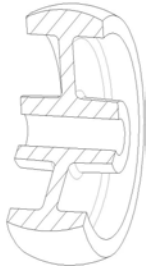


**Ruota:** monolitica in poliammide 6.

**Organi di rotolamento:** Il mozzo è disponibile con mozzo foro boccola.

#### Descrizione supporto

**Supporto leggero (portata massima 60 daN)**

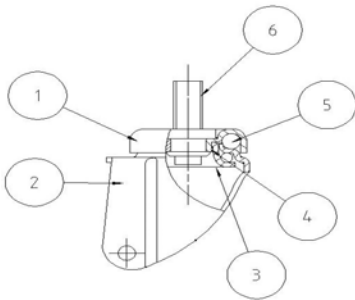

- 1) **Piastra:** lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
  - 2) **Forcella:** lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
  - 3) **Anello Tenuta Sfere:** lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
  - 4) **Perno centrale:** integrale con la piastra ribadito a freddo
  - 5) **Organi di rotazione:** doppia corona di sfere lubrificata a grasso
  - 6) **Attacco** a codolo filettato
- Finitura:** zincatura bianca